


ミスミ

ケーブルクランプ用ゴムブッシングローコスト

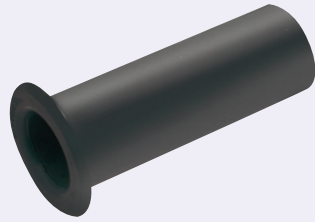

ココが特長 **ローコストタイプMSケーブルクランプゴムブッシング**
 <<驚きの低価格を実現!!>>
 ●まずは価格をチェック!
 ●MIL規格準拠のケーブルクランプであれば、他メーカーへの使用も可能です。

MIL

在庫品

RoHS



ご注意

・ケーブルクランプにはゴムブッシングが付属しています。ゴムブッシングを取り替える場合は同じサイズを、重ねて使用する場合は付属品よりも一つ下のサイズからお選び下さい。



Order
注文例

型番
MMS3420-4



1個単位



型番	¥通常単価	
	1~4個	
MMS3420-4	70	
MMS3420-6	80	
MMS3420-8	90	
MMS3420-10	100	
MMS3420-12	120	
MMS3420-16	140	
MMS3420-20	160	
MMS3420-24	180	

外形図

(単位: mm)

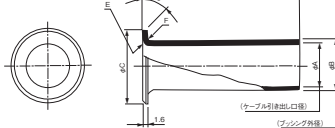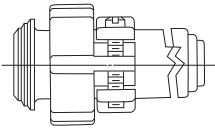

MMS3057ケーブルクランプに、ゴムブッシングを取り付けた状態

材質: NBR60(合成ゴム)

型番	内径 $A \pm 0.4$ (ケーブル引き出し口径)	外径 $B \pm 0.4$	$C \pm 0.4$	全長 $D \pm 0.8$	$E_y \pm 0.8$ $F_y \pm 0.8$	重量
MMS3420-4	5.59	7.67	12.83	69.8	0.8	2.6
MMS3420-6	7.92	10.85	15.72	66.7	0.8	4.2
MMS3420-8	11.1	14.02	18.9	63.5	1.6	5.4
MMS3420-10	14.27	15.62	22.07	60.3	1.6	3.2
MMS3420-12	15.88	18.8	27.03	57.2	1.6	7
MMS3420-16	19.05	23.55	33.38	54	1.6	12.8
MMS3420-20	23.8	31.5	40.54	50.8	1.6	26.6
MMS3420-24	31.75	34.67	46.91	47.6	1.6	33.8

日本航空電子工業

ケーブルクランプ用ゴムブッシング



ご注意

ココが特長 **追加ゴムブッシングでケーブル保持力アップ!**

●ケーブル外径とケーブルクランプの内径が合わない時に、ケーブルクランプ内に追加で取り付けて太さを調整するゴムブッシングです。



・選定の際は現在使用しているケーブルクランプの内蔵ゴムブッシングよりも下のサイズのものをお選びください。

在庫品

RoHS

外形図

(単位: mm)

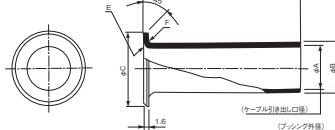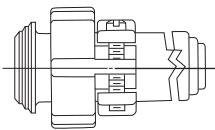

NMS3057ケーブルクランプに、ゴムブッシングを取り付けた状態

(例) N/MS3057-12A で完全にクランプできない場合

NMS3057-12AにはNMS3420-12のゴムブッシングが標準で付いています。よってこれより下のサイズのゴムブッシングを組み込めば径は細くなります。標準ゴムブッシングのサイズは前ページの表内「内蔵ブッシング品名」にてご確認ください。また製品にも刻印されています。ただし組み込む時は近接するサイズのもので行ってください。



Order
注文例

型番
N/MS3420-3

1個単位



型番	¥通常単価		内径 (ケーブル引き出し口径) $A \pm 0.4$	外径 $B \pm 0.4$	$C \pm 0.4$	全長 $D \pm 0.8$	$E_y, F_y \pm 0.8$	重量 g
	1~4個							
N/MS3420-3	93		3.30	5.33	9.63	73.0	0.8	1.6
N/MS3420-4	93		5.59	7.67	12.83	69.8	0.8	2.6
N/MS3420-6	101		7.92	10.85	15.72	66.7	0.8	4.2
N/MS3420-8	101		11.10	14.02	18.90	63.5	1.6	5.4
N/MS3420-10	127		14.27	15.62	22.07	60.3	1.6	3.2
N/MS3420-12	127		15.88	18.80	27.03	57.2	1.6	7.0
N/MS3420-16	159		19.05	23.55	33.38	54.0	1.6	12.8
N/MS3420-20	220		23.80	31.50	40.54	50.8	1.6	26.6
N/MS3420-24	305		31.75	34.67	46.91	47.6	1.6	13.8
N/MS3420-28	490		34.92	41.00	52.96	44.4	1.6	25.7
N/MS3420-32	800		41.25	47.35	59.31	41.3	1.6	28.4

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。 ●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
 ●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

耐環境
コネクタ

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

ネジ式
NCS/NJC

ネジ式小型
PLT/RO3
コネクタ

ネジ式
(防水)

NWPC/NJW

ネジ式(防水)

RO4/XS2

丸型防水

ネジ式

NET

ネジ式
CE05/
JL04V/693

パコネットロック
NB01/CE01/
JL05

ワンタッチロック
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
PRC05/
HR10

丸型
HR25/RM/
JR/SRCN

ワンタッチロック
NRW

ワンタッチロック
CM10/JN1/
XS5

差込型・
ミニDIN
コネクタ

XLR

JM・その他