

ミスミ

編組チューブ(UL・CSA規格)



ココが
特長

UL・CSA規格取得の難燃性編組チューブ

- UL・CSA規格を取得した難燃性の編組チューブです。
- 50~+150℃の幅広い温度範囲で使用可能です。

注意

- ・本製品は製造上の関係で途中に継ぎ目がある場合があります。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

UL CSA 難燃

在庫品

RoHS

仕様

材質	ポリエステルモノフィラメント
使用温度範囲	-50℃~+150℃
取得規格	UL, CSA
難燃性	VW-1
色	黒

規格表

型番		(mm)		
タイプ	サイズ	最小内径φ	拡大最大内径φ	重量※(g/m)
BTUB-UL	3	3	9	5.20
	5	5	15	7.60
	10	10	25	13.10
	20	20	45	22.90
	26	26	55	29.54

※参考値



Order
注文例

型番	全長
BTUB-UL5	10



■全長10m

1本単位

タイプ	型番	サイズ	全長(m)	¥通常単価 1~4本
BTUB-UL		3	10	980
		5		1,250
		10		1,480
		20		2,180
		26		2,880


■全長100m(巻き)

1巻単位

タイプ	型番	サイズ	全長(m)	¥通常単価 1~4巻
BTUB-UL		3	100	4,880
		5		6,250
		10		7,380
		20		10,800
		26		14,400

ミスミ

編組チューブ(ソフトタイプ)

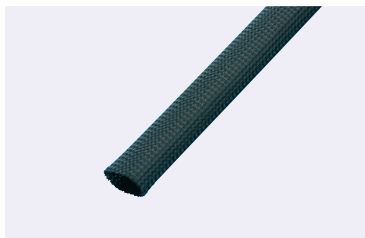

ココが
特長

ほつれ防止のソフトタイプ編組チューブ

- カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、カット時のきれいな状態を保持します。
- 伸縮性は自然径の2倍で、一般的な編組チューブよりソフトでフレキシブルなため、光ケーブル等繊細な線材保護に有効です。

注意

- ・75m以上の商品は製品製造の関係で途中に継ぎ目がある場合があります。
- ・75m以上の長さは3本(巻)以上都度見積りになります。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

UL CSA

1~5本まで

5 日目出荷

RoHS

仕様

材質	ポリエステルモノフィラメント
使用温度範囲	-75℃~+125℃
海外認定規格	UL(E107055)、CSA
色	黒



Order
注文例

型番	全長
NFL-3	5

規格表

(mm)

型番	縮小内径φ	拡大最大内径φ	重量(g/m)
NFL-3	3	6	5.0
NFL-6	5	13	5.8
NFL-9	8	19	9.6
NFL-12	10	22	11.1
NFL-19	16	35	13.3
NFL-25	21	45	17.2
NFL-30	30	63	28.1



1本単位

型番	全長(m)	¥通常単価 1~9本
NFL-3	5	1,118
NFL-6		1,378
NFL-9		1,978
NFL-12		2,278
NFL-19		2,978
NFL-25		3,978
NFL-30	15	5,298
NFL-3		3,780
NFL-6		4,850
NFL-9		7,380
NFL-12		8,150
NFL-19		11,000
NFL-25	14,500	
NFL-30	17,860	

1巻単位

型番	全長(m)	¥通常単価 1~9巻
NFL-3	300	43,198
NFL-6		52,798
NFL-9		39,598
NFL-12	150	43,498
NFL-19		27,698
NFL-25		37,498
NFL-30	75	49,798

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。 ●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。