


ミスミ

ステンレスチューブ チューブ本体 (柔軟タイプ)

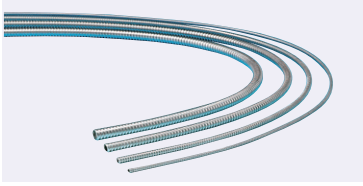

ココが特長

ステンレス製で柔軟なチューブ

- ケーブルやファイバーの損傷を防ぐためのステンレス製保護チューブです。
- 柔軟性に富み伸びが無いため、可動部におけるケーブルの保護に最適です。
- 機器取付専用コネクタとの組み合わせにより、各種センサーのケーブルやファイバーを保護できます。

3 日日出荷

RoHS



- ・長さ指定タイプは切り落としのため、切断部にバリが発生します。取扱いに十分ご注意ください。
- ・切断加工される場合は、電動カッターを使用してください。

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Order 注文例

- 5m未満の場合(単位:mm)(10mm単位で指定)
- 5m以上の場合(単位=m)(1m単位で指定)

型番・サイズ	指定長
KSN2.5	200
KSN2.5	5

規格表

型番	サイズ	サイズ(公差±0.3)		曲げ半径 mm(±10mm)	重量 (g/m)
		内径d	外径D		
KSN	2.5	2.5	3.6	16	17.0
	3	3	4.6	18	26.5
	4	4	5.8	18	37.0
	5	5	6.8	20	49.5
	6	6	8.0	22	57.2
	7	7	9.0	25	62.7
	8	8	10.2	28	74.0
	9.5	9.5	12.2	30	108.8
	12.7	12.7	15.5	35	130.0
	15.8	15.8	19.0	35	155.0


1本単位



型番	サイズ	¥通常単価				¥通常単価				
		1本単価 単位: mm (10mm単位指定)				メートル単価 単位: m (1m単位指定)				
		200~500	510~1000	1010~3000	3010~4990	5~9	10~19	20~29	30~49	50
KSN	2.5	410	730	2,960	4,100	660	660	650	650	470
	3	350	600	2,400	3,310	530	530	530	530	380
	4	270	450	1,730	2,380	380	380	380	380	270
	5	280	470	1,800	2,480	400	400	400	400	280
	6	290	490	1,850	2,550	400	400	400	400	290
	7	300	500	1,920	2,660	420	420	420	420	300
	8	300	520	2,000	2,770	450	450	450	450	320
	9.5	360	640	2,550	3,530	560	560	560	560	400
	12.7	400	710	1,950	3,200	640	640	640	640	460
	15.8	590	1,160	3,650	6,730	900	900	900	900	630

※5m未満の長さ指定は10mm単位で可能です。
※公差は指定長の±2% (~300mmまでは±2mm)
※1本当りの価格になります。範囲内の価格は共通です。

 ※5m以上の長さ指定は1m単位で可能です。(1m当りの価格です。)
※公差は指定長の±2%
※長さによりつなぎ合わせ部が2~3箇所ございます。




5m以上の場合の商品単価計算例
商品型番: KSN2.5-10の場合

全長(1m単位) × メートル単価 = 価格
10m × ¥660 = ¥6,600

ミスミ

ステンレスチューブ チューブ本体 (曲げ固定タイプ)

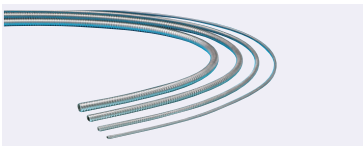

ココが特長

ステンレス製で曲げ固定可能なチューブ

- 曲げた状態を保持することができるステンレス製保護チューブです。
- 機器取付専用コネクタとの組み合わせにより、各種センサーのケーブルやファイバーを保護できます。

3 日日出荷

RoHS



- ・長さ指定タイプは切り落としのため、切断部にバリが発生します。取扱いに十分ご注意ください。
- ・切断加工される場合は、電動カッターを使用してください。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Order 注文例

- 5m未満の場合(単位:mm)(10mm単位で指定)
- 5m以上の場合(単位=m)(1m単位で指定)

型番・サイズ	指定長
ISN5	200
ISN5	5

規格表

型番	サイズ	サイズ(公差±0.3)		曲げ半径 mm(±20mm)	重量 (g/m)
		内径d	外径D		
ISN	5	5	7.2	40	96.0
	6	6	8.5	50	111.0
	7	7	9.3	55	113.5
	8	8	10.5	55	134.5
	9.5	9.5	12.3	60	175.0
	12.5	12.5	15.3	70	212.2

1本単位



型番	サイズ	¥通常単価					¥通常単価			
		1本単価 単位: mm (10mm単位指定)					メートル単価 単位: m (1m単位指定)			
		50~200	210~500	510~1000	1010~2000	2010~3000	3010~4000	4010~4990	5~9	10
ISN	5	410	880	1,650	3,220	4,750	6,340	7,920	1,430	1,170
	6	420	900	1,710	3,320	4,900	6,540	8,170	1,460	1,200
	7	430	930	1,750	3,430	5,050	6,740	8,420	1,520	1,250
	8	440	950	1,810	3,520	5,200	6,940	8,670	1,580	1,300
	9.5	410	870	1,650	3,200	4,700	6,270	7,840	1,450	1,150
	12.5	500	1,100	2,100	4,120	6,100	8,140	10,170	1,670	1,430

※5m未満の長さ指定は10mm単位で可能です。
※公差は指定長の±2% (~300mmまでは±2mm)
※1本当りの価格になります。範囲内の価格は共通です。

※5m以上の長さ指定は1m単位で可能です。(1m当りの価格です。)
※公差は指定長の±2%

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。