

ネジ式コネクタ(防水)・NJWシリーズ

コネクタ

丸型コネクタ

防水キャップ

RoHS



ココが特長

コネクタ形状ごとに用意された防水キャップ

- 未接続時に、嵌合部へのほごりや異物の混入を防ぎます。
- 未接続時における通電部接触による事故を防止します。
- ストレート用、中継用、パネル取付用の3種類を揃えております。



・他のシリーズのコネクタへは使用できません。

2D CAD



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにご度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

ストレート用(PCA)

中継用(ADCA)

パネル取付用(RCA)

シェルサイズ	φA	φB	C	D	E	F	G	H	I
16	19	22	M18×1	3.5	11.5	12	19	160	150
20	21	25	M22×1	3.5	11.5	12	19	160	150
24	24	29	M26×1	4	12	11.7	18.7	165	150
28	28	33	M30×1	4.5	12.5	12	19	165	150



型式	シェルサイズ	タイプ	基準単価				重量 (g)
			1~9個	10~29個	30~49個	50~99個	
NJW	16	PCA ストレート用	¥911	¥774	¥725	¥676	18
	20		¥951	¥853	¥813	¥813	20
	24		¥1,284	¥1,137	¥1,088	¥1,088	22
	28		¥1,568	¥1,401	¥1,333	¥1,333	13
	16	RCA パネル取付用	¥470	¥412	¥402	¥402	10
	20		¥510	¥451	¥431	¥431	11
	24		¥735	¥627	¥588	¥549	13
	28		¥843	¥745	¥715	¥715	9
	16	ADCA 中継用	¥578	¥470	¥421	¥392	11
	20		¥539	¥461	¥431	¥402	13
	24		¥872	¥706	¥627	¥588	14
	28		¥843	¥745	¥715	¥715	11



Order 注文例

型式	-	シェルサイズ	-	タイプ
NJW	-	16	-	PCA

パネルマウント用L型台座(シェルサイズ20用)

RoHS



ココが特長

NJWシェルサイズ20の角度調整用L型台座

- NJWシリーズのシェルサイズ20のパネル取付タイプに取り付けて、コネクタ嵌合面の向きを90°変えることができます。
- ※使用例はNJCシリーズ03282ページの写真にてご確認ください。



・使用時ゴムパッキンの付け忘れにご注意ください。防水機能を発揮しなくなります。またNJWシリーズでの使用のみ防水になります。



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**


当日出荷は、17時までにご度お申し付けください。

在庫品

パネルカット寸法 (単位: mm)

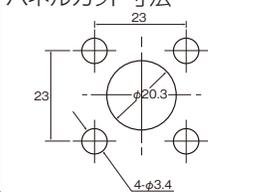

外形図 (単位: mm)

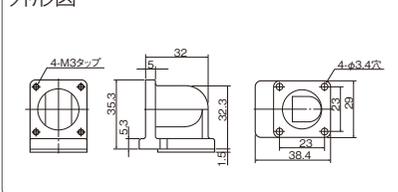

Order 注文例

型式	-	シェルサイズ	-	タイプ
NJW	-	20	-	L



型式	シェルサイズ	タイプ	基準単価			重量 (g)
			1個~3個	10~49個	50~99個	
NJW	20	L	¥470	¥451	¥375	77.8

2012.9

2013.8