

## ストレート/アングルプラグ(太線用)

RoHS



JL04V-6A22-22SE-EB-R JL04V-8A22-22SE-EB-R

TÜV IP67 ハンダ 銀メッキ MIL UL 信号用 電源用 モーター

Delivery 納期

ココが特長

### ファナックaiモータ用推奨コネクタ

- ストレート、アングルプラグをラインナップ
- 4芯・太線タイプのソケット(メス)プラグです

注意

・電線サイズが8mm<sup>2</sup>以上の太い外径のキャブタイヤケーブルをご使用される場合にご確認ください。  
・定格電流・電圧・適応電線などの基本仕様は**○3318ページ**

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 **3日目**

11個~ **都度見積**


非在庫品

### 外形図

(単位: mm)

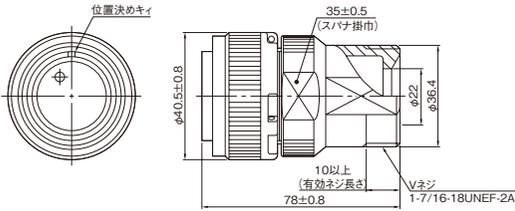

適用電線外径はφ22以下となります。

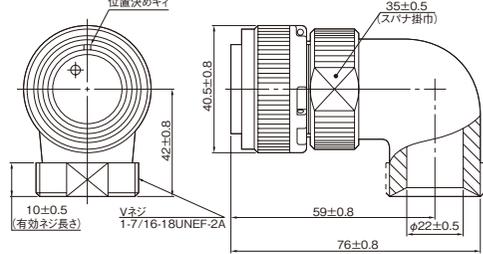

型式

JL04V-8A22-22SE-EB1-R

型式	コネクタタイプ	コンタクト形状	シェルサイズ	配列No.	適用電線	基準単価		スライド単価		質量 (g)
						1~49個	50~74個	75~99個		
JL04V-6A22-22SE-EB1-R	ストレートプラグ	メス(ソケット)	22	22-22	10mm <sup>2</sup> 以下	¥4,400	¥4,100	¥3,900	140	
JL04V-8A22-22SE-EB1-R	アングルプラグ	メス(ソケット)	22	22-22	10mm <sup>2</sup> 以下	¥4,900	¥4,500	¥4,200	147.4	

## JL04Vシリーズ用ケーブルクランプ

ココが特長

### JL04Vシリーズで使える防水ケーブルクランプ



仕上

グランドナット	アルミ合金/亜鉛めっき(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
クランプサドル	アルミ合金/亜鉛めっき(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
ネジ	銅合金/亜鉛めっき(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
内蔵ワッシャ	銅/亜鉛めっき(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
プッシング	NBR(黒色)
ワッシャ	合成樹脂/黒又は灰色

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **価格表参照**


11個~ **都度見積**

在庫品

非在庫品

### 外形図

(単位: mm)

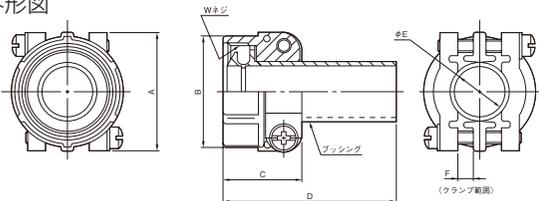

適用シェルサイズ	品名	A±0.8	B±0.8	C±0.8	D±0.8	E±0.8	F	Wネジ	適用ケーブル径
10SL	JL04-1012CK-05-R	22.20	20.60	20.70	50.60	6.00	1.60	5/8-24UNEF-2B	φ4~6
18	JL04-18CK-13-R	31.80	30.20	24.10	53.80	14.10	3.20	1-20UNEF-2B	φ11~14.1
20・22	JL04-2022CK-14-R	37.30	34.90	24.30	53.80	16.00	4.00	1-3/16-18UNEF-2B	φ12.9~16
24・28	JL04-2428CK-17-R	42.90	42.10	26.20	56.20	18.00	4.80	1-7/16-18UNEF-2B	φ15~18
	21.00					φ18~20			



Order 注文例

型式

JL04-18CK-13-R

型式	シェルサイズ	基準単価		出荷日	質量 (g)
		1~29個	30~79個		
JL04-1012CK-05-R	10SL	¥552	¥495	翌日	9
JL04-18CK-13-R	18	¥568	¥510		22
JL04-2022CK-14-R	20・22	¥592	¥532		32
JL04-2428CK-17-R	24・28	¥672	¥607		50
JL04-2428CK-20-R	24・28	¥920	¥830		3日目

丸型コネクタ  
セレクション  
ガイド

耐環境コネクタ  
(防水・耐候)

耐環境コネクタ  
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ  
(防水)

MSコネクタ用  
工具

MSコネクタ  
(防水/ロネット)

ネジ式・  
NCS/NJC

ネジ式(小型)・  
PLT/RO3

ネジ式(防水)・  
NWPC/NJW

ネジ式  
(防水・小型)・  
RO4/XS2

ネジ式  
(欧州規格)・  
NET

ネジ式  
(欧州規格・防水)・  
CE05/JL04V/693

パノネットロク  
(防水)・  
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック  
・NR/PRC03/  
PRC04

ワンタッチロック  
(小型)・  
PRC05/HR10

ワンタッチロック  
(防水)・NRW

ワンタッチロック  
(防水・小型)・  
CM10/JN1/XS5

差込型・  
DIN/ミニDIN