

日本航空電子工業

## パネル取付ロック金具(フロント・リアマウント兼用)



**ココが特長**

### Dsubコネクタをパネル取付可能にする固定金具


- フード付き相手コネクタのオスネジを受けて結合を固定することができます。金具はインチネジ#4-40用、ミリネジM2.6用の両タイプ揃えてあります。
- フロントマウントされたコネクタ、リアマウントされたコネクタ共通で使用できます。
- EMI(電磁障害)対策用のニッケルメッキ仕様です。

EMI対策 2D CAD

在庫品

RoHS

1組の中継には固定金具が2個必要です。

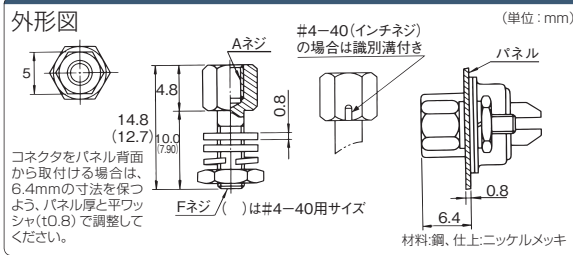

1個単位

型番	Aネジ	Fネジ	¥通常単価 1~9個	重量 g
D20418-J3F	M2.6	M2.6	65	1.4
D20418-2F	#4-40	#4-40	80	1.3

Order 注文例

型番  
D20418-J3F

ミスミ

## 中継接続用ロック金具(フード対フード)



**ココが特長**


### フード付Dsubコネクタ同士の結合を可能にする金具

- フード付Dsubコネクタのオスとメスを中継接続する際の固定金具です。
- ・ 1組の中継にはロック金具が2個必要です。六角タイプはバラ売りなので、ご注意ください。
- ・ SB-02-6-6のみRoHS非対応
- ・ 角型ロック金具に付属しているネジは/パネル取付用です。(板厚1.7mm以内)

注意

在庫品

RoHS

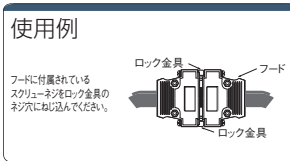

材料・仕上

項目	ネジタイプ	材料	仕上
角型	M2.6, #4-40	亜鉛合金	ニッケルメッキ
六角型	#4-40	銅	メッキ
六角型	M2.6	黄銅	

Order 注文例

型番  
HD-LN-4-40-05

1パック単位 2個入


型番	形状タイプ	ネジタイプ	¥通常単価 1~4パック	¥スライド単価 5~49パック	重量 g
HD-LN-M2.6-05	角	M2.6	226	201	6.9
HD-LN-4-40-05	角	#4-40	226	201	7.0

1個単位

型番	形状タイプ	ネジタイプ	¥通常単価 10~49個	重量 g
SB-02-6-6	六角	M2.6	200	0.8
DSUB-4-40	六角	#4-40	165	1.0

日本航空電子工業

## 防塵キャップ

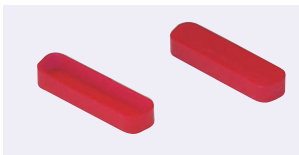

**ココが特長**

### Dsubコネクタに取付ける防塵キャップ

- Dsubコネクタの結合面に取り付けて、外部からのほこりや塵の侵入を防ぎます。


在庫品

RoHS

1個単位

Order 注文例  
025-5060-000

型番	芯数 ( )は高密度型	適合コネクタ 形状	¥通常単価 1~9個	寸法(単位: mm)				重量 g
				A	B	C	D	
025-5060-000	9	メス	113	17.7	16	9.2	7.5	0.3
025-5060-001	(15)	オス	106	19.2	17.5	10.6	8.9	0.3
025-5056-000	15	メス	126	26.2	24.5	9.2	7.5	0.4
025-5056-001	(26)	オス	116	27.7	26.0	10.6	8.9	0.4
025-5057-000	25	メス	109	39.9	38.2	9.2	7.5	0.6
025-5057-001	(44)	オス	155	41.7	40.0	11.1	9.4	0.7
025-5058-000	37	メス	123	56.4	54.7	9.2	7.5	1.1
025-5058-001	(62)	オス	119	58.1	56.4	11.1	9.4	0.9
025-5059-000	50	メス	132	53.9	52.2	12.1	10.4	1.0
025-5059-001	(78)	オス	115	55.5	53.8	13.8	12.1	1.1

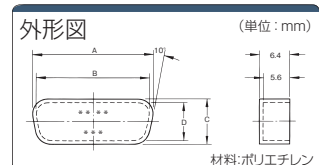

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。