


ミスミ

パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)

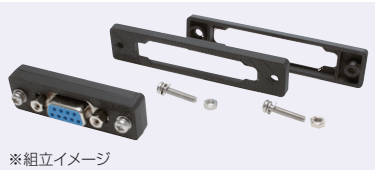

※組立イメージ

ココが特長

パネル厚2.3mmに取付可能なアクセサリ

- ジェンダーチェンジャーをパネル取付できるアクセサリ
- RS232C通信で汎用的な9芯と25芯に対応

!
ご注意



- ・フードの種類によってはパネル厚2.3mmに対応できない場合がございます。
- ・商品写真のジェンダーチェンジャーは付属されていません。

●在庫品は、ご希望によりPM600※のご注文で当日出荷致します。

在庫品

RoHS

EX Example
使用方法

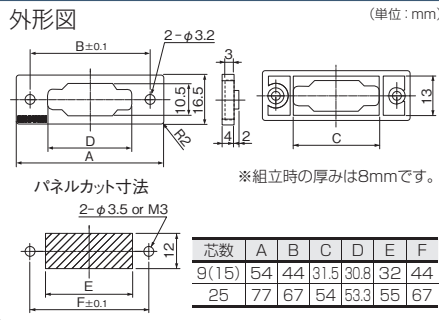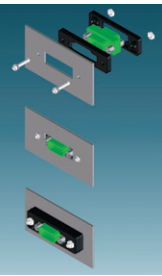

材料・仕上

項目	数量	材質
樹脂板	2	ABS樹脂、黒
M3セムスネジ (有効ネジ長さ 約13mm)	2	鉄、ニッケルメッキ
M3ナット	2	鉄、ニッケルメッキ

¥ 1個単位

Order
注文例

型番
DGC-9-HOLD

型番	対応芯数 ()は高密度型	¥通常単価	¥スライド単価	重量 g
		1~9個	10~19個	
DGC-9-HOLD	9(15)	490	392	6
DGC-25-HOLD	25	690	552	7

ミスミ

RS-232C変換アダプタ


RS-232Cストレート結線

タイプ①
ストレートタイプ



タイプ②
シリアルポート変換用
ストレートタイプ

内部結線図(ストレート結線)

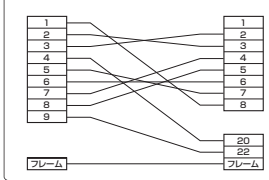

ココが特長

RS-232Cをストレート、クロス変換するアダプタ

- RS-232CケーブルのDsubコネクタをストレート変換またはクロス変換するアダプタです。

●在庫品は、ご希望によりPM600※のご注文で当日出荷致します。

在庫品

RoHS

!
ご注意

- ・全てインチネジ(#4-40)です。

¥ 1個単位

型番	タイプ	コネクタ形状	¥通常単価	¥スライド単価	重量 g
			1~9個	10~19個	
A12-25M-9F	①	D-Sub9pinメス	494	480	50
A12-25F-9F	①	D-Sub9pinメス	494	480	50
A12-25M-9M	①	D-Sub9pinオス	494	480	50
A12-25F-9M	①	D-Sub9pinオス	494	480	50
ADPST-MA-001AT	②	D-Sub25pinメス	800	776	15

RS-232Cクロス結線

ADPCR-25F-9FA



ADPCR-MA-005-6-1




ADPCR-MA-005-1-1




EX Example
使用方法


Example
使用方法

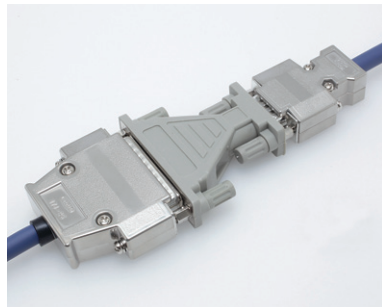


内部結線図

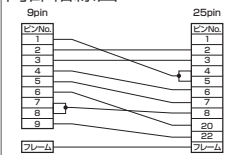

内部結線図

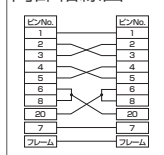

内部結線図

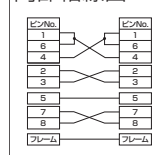

¥ 1個単位

型番	コネクタ形状	¥通常単価	¥スライド単価	重量 g
		1~9個	10~19個	
ADPCR-25F-9FA	D-Sub9pinメス	873	846	50
ADPCR-MA-005-6-1	D-Sub25pinオス	824	800	15
ADPCR-MA-005-1-1	D-Sub9pinオス	824	800	10

Dsub
コネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロックス
コネクタ

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタ

PCR
ハーフピッチ
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty
コネクタ

ミスミ防水
コネクタ

Hand防水
コネクタ

多極・
基板対ケーブル
コネクタ・その他