


ミスミ

金属製コンジット チューブ本体(耐油)

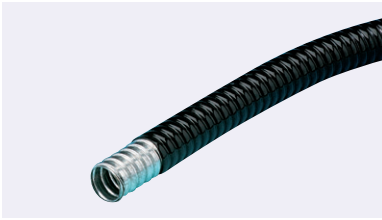

ココが特長

ビニル樹脂コーティングした金属製保護管

- 電線を収容し、外圧や切削油、潤滑油などから安全に保護するビニル被覆のコンジットです。
- 軽量で柔軟性に富み、曲げ半径も小さく、作業性が優れています。
- 専用コネクタ **1850~1852ページ** との組み合わせにより、IP67保護構造に対応します。

IP67

2 日目出荷

RoHS

 


ご注意

- ・コンジットの切断には高速カッターが必要になります。
- ・本製品は0.1m単位でご指定いただけますが、固定単価となります。

外形図

(単位: mm)



規格表

型番	タイプ	サイズ	最小内径		最大外径		最小内側曲げ半径		重量 (kg/1mあたり)
			B	A	固定時	可動時			
FAG	10	10.0	15.5	35	77	0.154			
	12	12.3	18.0	40	91	0.194			
	16	15.8	21.3	45	114	0.222			
	22	20.8	26.7	55	136	0.310			
	28	26.4	33.4	70	183	0.407			
	36	35.0	42.2	85	228	0.550			
	42	40.0	48.3	105	275	0.670			



1本単位



Order注文例

型番	指定長
FAG10	2.1




1巻単位

型番		¥通常単価(0.1m単位指定)										¥通常単価(巻)				
タイプ	サイズ	0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20	タイプ	サイズ	20	30	50
FAG	10	980	1,540	2,310	2,870	3,440	3,960	4,740	5,690	6,830	8,190	10	—	—	—	9,600
	12	1,130	1,670	2,530	3,180	3,820	4,460	5,270	6,320	7,590	9,110	12	—	—	—	11,600
	16	1,200	1,380	2,800	3,530	4,280	5,020	5,950	7,130	8,560	10,200	16	—	—	—	13,500
	22	1,450	2,370	3,680	4,700	5,750	6,840	8,080	9,690	11,600	13,900	22	—	—	—	11,500
	28	2,150	3,320	5,110	6,360	7,760	8,980	10,800	13,000	15,600	18,700	28	—	—	—	15,000
	36	2,590	4,350	6,280	8,220	10,100	11,600	12,700	13,900	15,200	16,700	36	14,500	—	—	—
	42	3,170	5,420	7,880	10,300	12,700	14,600	16,000	17,600	19,300	21,200	42	19,100	—	—	—

※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一巻単位での販売になります。

ミスミ

金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)

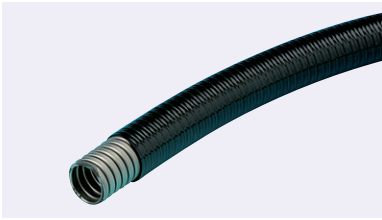

ココが特長

耐油・耐屈曲タイプの金属製保護管

- FAG(耐油タイプ)に比べて、引張り、捻れに強く、速度、頻度の激しい可動部での使用に適しています。
- 専用コネクタ **1850~1852ページ** との組み合わせにより、IP67保護構造に対応します。

IP67

2 日目出荷

RoHS




ご注意

- ・コンジットの切断には高速カッターが必要になります。
- ・本製品は0.1m単位でご指定いただけますが、固定単価となります。

外形図

(単位: mm)

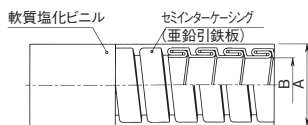

規格表

型番	タイプ	サイズ	最小内径		最大外径		最小内側曲げ半径		重量 (kg/1mあたり)
			B	A	固定時	可動時			
FSV	10	10.0	15.5	65	119	0.320			
	12	12.3	18.0	70	141	0.380			
	16	15.8	21.3	80	176	0.460			
	22	20.8	26.7	110	211	0.610			
	28	26.4	33.4	130	283	0.830			



1本単位



Order注文例

型番	指定長
FSV10	2.1



1巻単位

型番		¥通常単価(0.1m単位指定)										¥通常単価(巻)		
タイプ	サイズ	0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20	タイプ	サイズ	30
FSV	10	3,280	5,140	6,940	8,750	10,570	11,700	14,650	17,590	21,100	25,330	10	21,670	
	12	4,170	5,660	7,850	8,921	12,060	13,400	16,610	19,930	23,920	28,700	12	25,210	
	16	3,840	6,350	8,760	11,180	13,580	15,470	18,930	22,720	27,260	32,710	16	28,780	
	22	4,590	7,780	10,970	14,060	17,400	19,808	24,710	29,650	35,580	42,700	22	37,650	
	28	5,850	10,340	14,860	19,540	23,990	28,160	34,300	41,160	49,400	59,280	28	53,640	

※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一巻単位(30m)での販売になります。

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

樹脂管

金属管