


ミスミ

配線ダクト(上部切り込みなし)

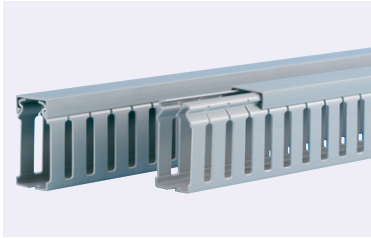

ココが特長

上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト

- 通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。
- 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
- 通線孔上部に切り込みがありませんので、長尺でもたわまず丈夫です。
- 通線孔の上部はニップなどで簡単に切断することができます。
- ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤には鉛が含まれておりません。(鉛フリー)



・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

難燃

全長1m  
3 日目出荷

全長2m  
5 日目出荷

RoHS

加工方法



仕様

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 材質     | 硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0) |
| 使用温度範囲 | -20℃~+60℃          |
| 色      | グレー                |




Order  
注文例

型番

BDR-232

外形図

(単位:mm)

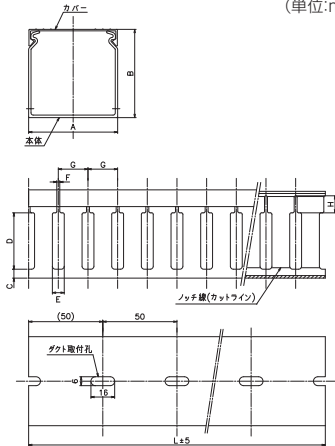

規格表

| 型番      | サイズ |     |   |    |    |   |    |      | 電線収容本数<br>(IV2mm <sup>2</sup> 換算) |
|---------|-----|-----|---|----|----|---|----|------|-----------------------------------|
|         | A   | B   | C | D  | E  | F | G  | H    |                                   |
| BDR-232 | 20  | 30  | 8 | 13 |    |   |    | 4.5  | 20                                |
| BDR-242 | 25  |     |   |    |    |   |    |      | 35                                |
| BDR-342 | 30  | 40  |   | 18 |    |   |    | 11   | 40                                |
| BDR-442 | 40  |     |   |    |    |   |    |      | 55                                |
| BDR-642 | 60  |     |   |    |    |   |    |      | 85                                |
| BDR-262 | 25  |     |   |    |    |   |    |      | 55                                |
| BDR-362 | 30  |     |   |    |    |   |    |      | 65                                |
| BDR-462 | 40  | 60  | 6 | 38 | 8  |   | 20 | 11.5 | 85                                |
| BDR-562 | 50  |     |   |    |    |   |    |      | 105                               |
| BDR-662 | 60  |     |   |    |    |   |    |      | 130                               |
| BDR-862 | 80  |     |   |    |    |   |    |      | 180                               |
| BDR-382 | 30  |     |   |    |    |   |    |      | 85                                |
| BDR-482 | 40  |     |   |    |    |   |    |      | 115                               |
| BDR-682 | 60  | 80  |   | 58 |    |   |    | 11   | 180                               |
| BDR-882 | 80  |     |   |    |    |   |    |      | 240                               |
| BDR-312 | 30  |     |   | 76 |    |   |    |      | 90                                |
| BDR-412 | 40  |     |   |    |    |   |    |      | 130                               |
| BDR-612 | 60  | 100 | 9 |    |    |   |    |      | 220                               |
| BDR-812 | 80  |     |   | 75 | 12 |   | 25 | 11.5 | 300                               |
| BDR-112 | 100 |     |   |    |    |   |    |      | 370                               |



■全長1m(1本単価)

1本単位

| 型番      | 全長(L) | ¥バラチャージ<br>1~9本 | 重量<br>(g/本) | ¥通常単価<br>10~29本 | 通常<br>出荷日 |
|---------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| BDR-232 | 1m    | +150/本          | 195         | 580             | 3日目       |
| BDR-242 |       |                 | 350         | 660             |           |
| BDR-342 |       |                 | 365         | 680             |           |
| BDR-442 |       |                 | 430         | 750             |           |
| BDR-642 |       |                 | 555         | 850             |           |
| BDR-262 |       |                 | 390         | 730             |           |
| BDR-362 |       |                 | 425         | 730             |           |
| BDR-462 |       |                 | 490         | 780             |           |
| BDR-562 |       |                 | 560         | 840             |           |
| BDR-662 |       |                 | 610         | 910             |           |
| BDR-862 |       |                 | 760         | 1,020           |           |
| BDR-382 |       |                 | 525         | 860             |           |
| BDR-482 |       |                 | 585         | 900             |           |
| BDR-682 |       |                 | 730         | 1,020           |           |
| BDR-882 |       |                 | 855         | 1,200           |           |
| BDR-312 |       |                 | 635         | 970             |           |
| BDR-412 |       |                 | 710         | 1,110           |           |
| BDR-612 |       |                 | 815         | 1,280           |           |
| BDR-812 | 980   | 1,410           |             |                 |           |
| BDR-112 | 1,170 | 1,660           |             |                 |           |

■全長2m(1箱単価)

1箱単位

| 型番          | 全長(L) | 1箱<br>入数 | 重量<br>(g/本) | ¥通常単価<br>1~5箱 | 通常<br>出荷日 |
|-------------|-------|----------|-------------|---------------|-----------|
| BDR-232-10P | 2m    | 10本      | 390         | 5,090         | 5日目       |
| BDR-242-10P |       | 10本      | 700         | 6,450         |           |
| BDR-342-10P |       | 10本      | 730         | 6,680         |           |
| BDR-442-10P |       | 10本      | 860         | 7,820         |           |
| BDR-642-10P |       | 10本      | 1,110       | 9,410         |           |
| BDR-262-10P |       | 10本      | 780         | 7,480         |           |
| BDR-362-10P |       | 10本      | 850         | 7,590         |           |
| BDR-462-10P |       | 10本      | 980         | 8,270         |           |
| BDR-562-10P |       | 10本      | 1,120       | 9,240         |           |
| BDR-662-10P |       | 10本      | 1,220       | 10,320        |           |
| BDR-862-10P |       | 10本      | 1,520       | 12,020        |           |
| BDR-382-10P |       | 10本      | 1,050       | 9,640         |           |
| BDR-482-10P |       | 10本      | 1,170       | 10,200        |           |
| BDR-682-10P |       | 10本      | 1,460       | 12,020        |           |
| BDR-882-10P |       | 10本      | 1,710       | 14,980        |           |
| BDR-312-10P |       | 10本      | 1,270       | 11,340        |           |
| BDR-412-10P |       | 10本      | 1,420       | 13,500        |           |
| BDR-612-10P |       | 10本      | 1,630       | 16,340        |           |
| BDR-812-8P  |       | 8本       | 1,960       | 14,980        |           |
| BDR-112-6P  |       | 6本       | 2,340       | 14,020        |           |

■部 1~9本のご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 BDR-232 を2本ご注文の場合  
(通常単価580円+バラチャージ150円)×2本=1,460円

●在庫品は、ご希望によりPMG:00迄のご注文で当日出荷致します。

●通常単価・数量・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ VONA 配線部品 検索  
WEBなら9,700シリーズ以上掲載。取扱拡大中!!