

## ミスミ

## フリーサイズ木製基板



6面以上は都度見積

3 日目出荷

RoHS

ココが  
特長

- 積層合板の平板パネルです
- 1mm単位でサイズを選択できます



ご注意

- ・本商品は不燃材料は使用しておりません
- 火気近くでのご利用はお控えください
- 水に濡れたり、湿気の多い場所に置いておくと強度の低下や腐食が発生する可能性がございます。保管場所には十分ご注意ください
- 四隅の取付け用穴加工(E穴)はE穴サイズ表よりご選択ください
- 穴加工の対応は行なっておりません

## 基本仕様

シリーズ名	材質	板厚t
WNKT12	積層合板	12mm
WNKT16		16mm
サイズ	範囲	単位
W(幅)	100~800mm	1mm
H(高さ)	100~800mm	1mm

## 【E穴サイズ表】

四隅の取り付け用穴(E穴)加工サイズは下表より選択して下さい。

記号	E3	E4	E5	E6	E8	E10	EN
サイズ	φ3.2	φ4.2	φ5.2	φ6.2	φ8.5	φ10.5	穴なし

## 【追加工オプション】

## 1面単位

追加工コード	追加工内容	¥加工単価
NHS	方眼シール追加	600


## お値引き

11面以上  
5%Order  
注文例

型番 - W - H - E穴 - 追加工オプション  
 WNKT 12 - 250 - 330 - E5 - NHS

※追加工オプションが必要な場合のみ型番末尾に-NHSを付けてください。

## 外形図

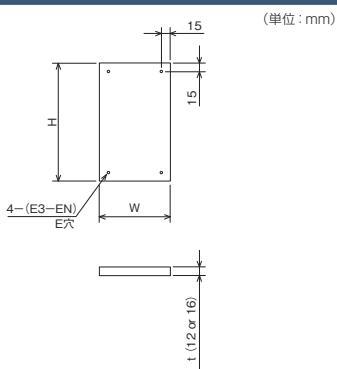

1面単位

## ■WNKT12

H	W	¥通常単価						
		100~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	701~800
100~200	1,380	1,690	1,910	2,140	2,200	2,330	2,450	
201~300	1,690	1,920	2,230	2,350	2,750	2,830	3,050	
301~400	1,910	2,230	2,380	2,770	3,140	3,230	3,380	
401~500	2,140	2,350	2,770	3,280	3,490	3,550	3,750	
501~600	2,200	2,750	3,140	3,490	3,610	3,830	3,970	
601~700	2,330	2,830	3,230	3,550	3,830	4,210	4,500	
701~800	2,450	3,050	3,380	3,750	3,970	4,500	4,710	

## ■WNKT16

H	W	¥通常単価						
		100~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	701~800
100~200	1,460	1,780	2,000	2,370	2,440	2,630	2,770	
201~300	1,780	2,010	2,330	2,610	3,100	3,200	3,450	
301~400	2,000	2,330	2,510	3,070	3,470	3,640	3,830	
401~500	2,370	2,610	3,070	3,460	3,780	3,830	4,310	
501~600	2,440	3,100	3,470	3,780	4,100	4,400	4,570	
601~700	2,630	3,200	3,640	3,830	4,400	4,840	5,170	
701~800	2,770	3,450	3,830	4,310	4,570	5,170	5,430	