


パッキン

Webなら分電盤関連多数掲載!

内外電機

パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

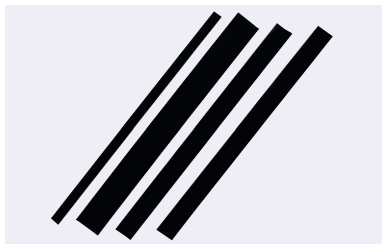

ココが特長 キャビネット用ゴムパッキン

在庫品

RoHS

基本仕様

材質	クロロプレンスポンジゴム
長さ	10m

Order
注文例

型番
SG3-10

¥

1本単位

型番	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	摘要	¥通常単価
SG3-10	3	10	10	裏面粘着テープ付	962
SG3-30	3	30	10	裏面粘着テープ付	2,476
SG4-20	4	20	10	裏面粘着テープ付	1,995
SG5-20	5	20	10	裏面粘着テープ付	2,293

ミスミ

天然ゴムスポンジパッキン/シリコンゴムスポンジパッキン

天然ゴムスポンジパッキン



ココが特長 スタンダードな天然ゴムスポンジパッキンです

3 日日出荷

RoHS

外形図 (単位: mm)

NRPC

剥離紙
粘着面

1000

※お客様にて保管の場合は伸ばした状態で保管してください。
全長: 1000mm
材質: 天然ゴムスポンジ

Order
注文例


型番
NRPC6-5P

¥

1パック単位 5本入

型番	T: 厚さ(mm)	硬度	¥通常単価	¥スライド単価
			1~9パック	10パック~
NRPC6-5P	6	ASKER C 30	1,300	1,180

シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

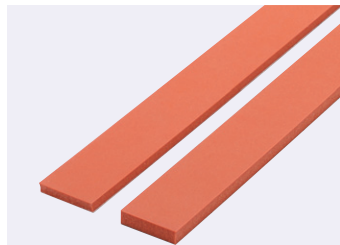

ココが特長 耐熱性のシリコンゴムスポンジパッキンです

3 日日出荷

RoHS

外形図 (単位: mm)

SRPC

剥離紙
粘着面

1000

※お客様にて保管の場合は伸ばした状態で保管してください。
全長: 1000mm
材質: シリコンゴムスポンジ

Order
注文例

型番
SRPC3-3P

¥

1パック単位 3本入

スポンジ特性(色: オレンジ)

連続使用温度(℃)※1	-70~200	
耐摩耗性	△	
耐老化性	◎	
耐水性	○	
耐薬品性	油(ガソリン)	△
	酸	△~○
	アルカリ	◎
	有機溶剤	×

※1 連続使用温度はある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度です。
※ご注意: 高温下(約80℃~)では粘着性は低下します。

型番	T: 厚さ(mm)	硬度	¥通常単価	¥スライド単価
			1~9パック	10パック~
SRPC2-3P	2	ASKER C 35	4,400	3,950
SRPC3-3P	3		6,000	5,400
SRPC5-3P	5		8,700	7,850
SRPC6-3P	6		9,230	8,300

DINレール・専用金具

アース・銅バー

絶縁支持台

図面ホルダー

盤用ケーブルクランプ

漏電遮断器取付台

内装パーツ

盤用ハンドル・取手

ルーバー

窓枠

パッキン

外装パーツ

ラインテープ・導電性テープ

取付金具

盤用架台・スタンド・取付用ポール

設置用パーツ

補修用パーツ

ケーブルグラウンド

ケーブルブッシュ

配線ダクト

金属管

樹脂管