

ミスミ

水平可動アーム(卓上/壁面/アルミフレーム)

無料
貸出
AQ232D
CAD

在庫品

CAD

ココが
特長

格安価格・水平可動アーム!

- 低価格・良質・豊富なモデル
- VESA75と100mmの両方に対応
- 水準器付きで壁面取付が簡単
- アルミフレーム取付対応



ご注意

- ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるために、モニタを保持できない場合があります。耐荷重に不安がある場合は、無料貸出サービスをご確認ください。
- ・写真の液晶モニタは商品イメージ用で、実際の商品には付属しておりません。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・アルミフレームタイプは壁面のみ対応。
- ・プレート単品で販売しておりません、ご了承下さい。

※取り付け方法は1660ページをご参照下さい

PC

メインボード

■仕様と価格



※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSをご確認ください。

1台単位

型番	設置タイプ	対応モニタサイズ	可動			耐荷重 (kg)	重量 (kg)	¥通常単価 1~39台					
			左右	首振部上下	首振部左右								
DPAM-C2-HC10S	卓上クランプ	壁面	10~24インチ	180°	15~90°	±90°	6.5	3.4 7,500					
DPAM-C2-HC11S								3 6,500					
DPAM-C2-HW10S								3 7,000					
DPAM-C2-HW11S								2.65 6,000					
DPAM-C2-HW10S-6		アルミフレーム(HFS6) 型番 HFS6-6060						3.35 8,800					
DPAM-C2-HW11S-6								3 7,800					
DPAM-C2-HW10S-8								3.45 8,900					
DPAM-C2-HW11S-8								3.1 7,900					

■付属品

DPAM-C2-HC10S		
①	M4×12mm ネジ	4本
②	M4×25mm ネジ	4本
③	六角レンチ	2本
④	ゴムワッシャー	1枚(4個)
DPAM-C2-HC11S		
①	M4×12mm ネジ	4本
②	M4×25mm ネジ	4本
③	六角レンチ	2本
④	ゴムワッシャー	1枚(4個)
DPAM-C2-HW10S DPAM-C2-HW11S		
①	壁面取付バー	1個
②	M4×12mmネジ	4本
③	M5×12mmネジ	4本
④	木ネジ	3本
⑤	壁アンカー	3本
⑥	六角レンチ	3本




DPAM-C2-HC10/11S 付属品写真



DPAM-C2-HW10/11S 付属品写真


外形寸法図

(単位:mm)

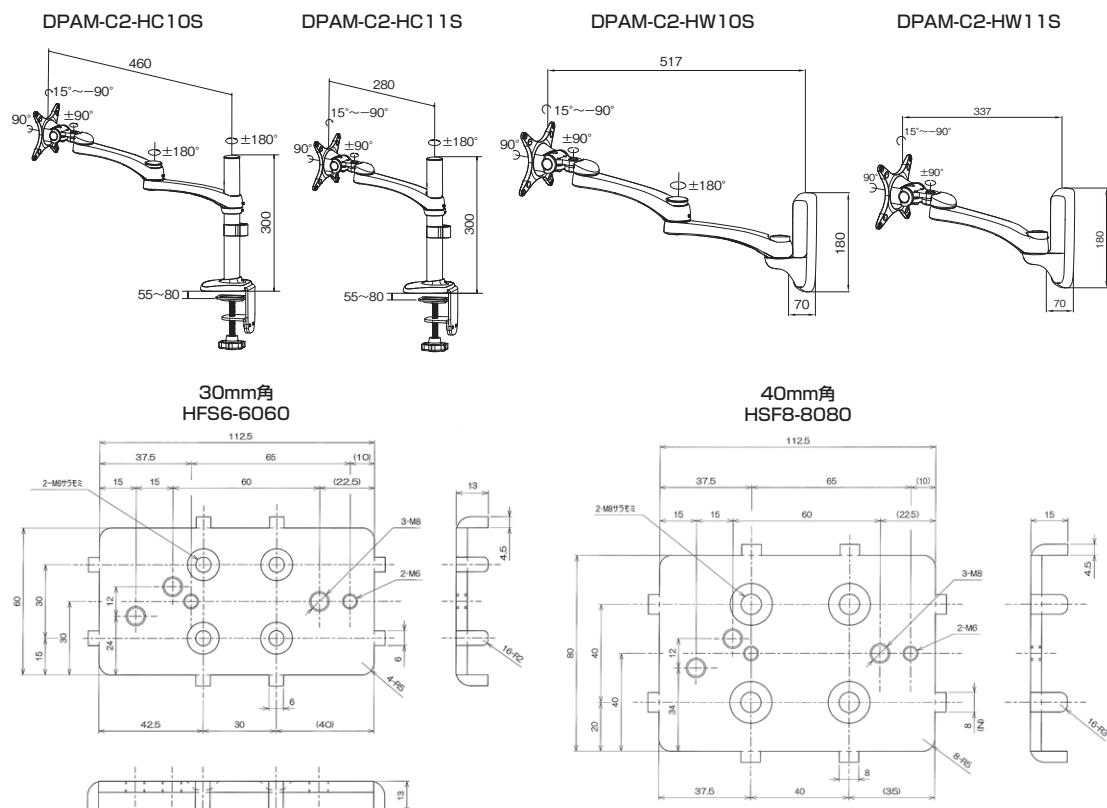


デイスプレイアーム

可動イメージ写真


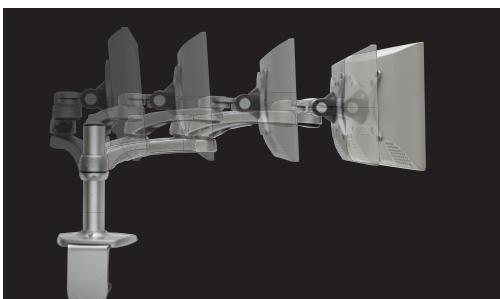


左右の動き

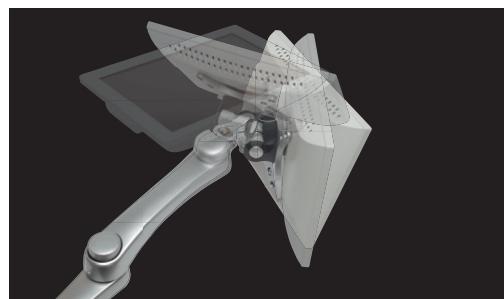

首振り部:上下5°~90°。

可動イメージ

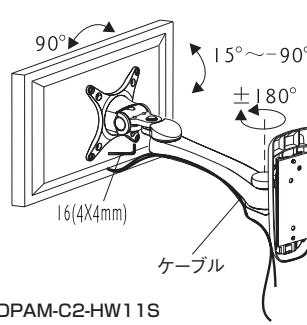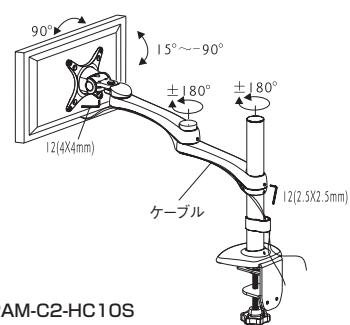

無料貸出サービス申込書

FAX 0120-077-343

株式会社 ミスミ PCパーツ貸出窓口 行

カタログ中に **賃出** のある商品が対象です。
AO23

下記、太枠内に記入後、FAXをお願いいたします。

申込日 年 月 日

*お客様コードのないお客様は、お名刺のコピーを申込書と同時に送付ください。

お客様コードNo.					
-----------	--	--	--	--	--

社 名		部 課 名		
お 名 前		様	役 職	
住 所	〒			
TEL (直通)	() -	FAX (直通)	() -	e-mail

*貸出期間は、**2週間**です。ご延長が必要な場合には、ご相談ください（予約状況により延長できない場合があります）。

■ 貸出希望商品

No.	商 品 名	型 番	貸出希望日 ^{*1}
1			
2			
3			
4			
5			
6			

ご検討中の用途（使用予定の用途や確認したい内容などを必ずご記入ください）

*1：貸出状況によりご希望の日程に沿えないことがありますことをあらかじめ了承ください。

■ ミスミ回答欄

1	出荷予定日は _____ 月 _____ 日です。(若干日程がずれることがあります) 貸出期間は _____ 月 _____ 日～ _____ 月 _____ 日までです。	受付番号						
		R	E					
2		回答者						
		回答日 年 月 日						

*回答には、日程調整のため1日～2日を要することがございます。

*回答が2日以上ない場合には、FAX送受信エラーの可能性がありますので、PCパーツ開発セクション・貸出担当までご連絡ください。
(株)ミスミ PCパーツ開発セクション 貸出担当 TEL: 03-5805-7230

*無料貸出サービス申込書は、ホームページ (<http://jp.misumi-ec.com/el/>) の「サービス」からもダウンロードいただけます。



ディスプレイアーム —アルミフレーム取付説明書

適合型番


DPAM-C2-HW10S、DPAM-C2-HW11S

DPAM-C2-VW10S、DPAM-C2-VW11S


DPAM-C2-FW10S、DPAM-C2-FW11S



商品と付属品

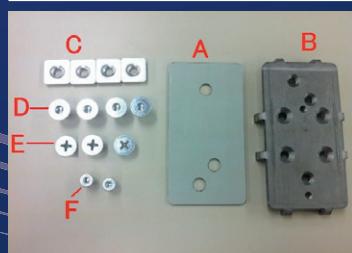

30mm角用プレート

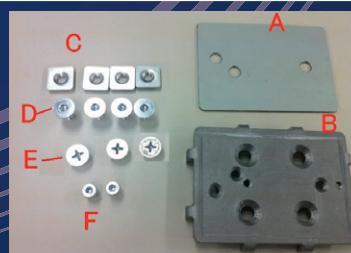

40mm角用プレート

※DPAM-C2-FW10SとDPAM-C2-FW11Sの場合はAを使用しません。

手順

(例 アルミフレームを縦で使用する場合)



① アルミフレームにCを入れます



② Bを載せます。



③ Dで固定します。



④ Aを載せます。



⑤ アームの壁面プレートを載せ、Eで固定します。



⑥ アームを取り付けます。



DPAM-C2-FW10SとDPAM-C2-FW11SはFでアームの壁面プレートを固定します。

水平・垂直

フレキシブル

固定・首振り

スタンド

ラック・オプション