

ミスミ

省スペース固定/可動(壁面)

ココが
特長格安、省スペース、
左右可動壁面固定アーム!無料
貸出
AO23

在庫品

- 壁面・アルミフレーム(30mm・40mm角)取付に対応
- 省スペース、折畳み可能
- 水準器付き
- VESA規格対応(75×75、100×100)



※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSをご確認ください。

1台単位

PC	型番	可動		設置タイプ	対応モニタサイズ	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	¥通常単価 1~29台
		左右	上下					
メインボード	DPAM-C2-FW10S	左右180°		壁面			0.68	3,500
	DPAM-C2-FW11S	—					0.5	2,800
シャーシ	DPAM-C2-FW10S-6	左右180°	上下-5~15°	アルミフレーム(HFS6) 型番 HFS6-6060	10~24インチ	15	1	5,300
	DPAM-C2-FW11S-6	—					0.85	4,600
PC用電源	DPAM-C2-FW10S-8	左右180°		アルミフレーム(HFS8) 型番 HFS8-8080			1.13	5,400
	DPAM-C2-FW11S-8	—					1	4,700

拡張ボード

CPU

CPUファン

メモリ

HDD・SSD

ディスクドライブ

外付けドライブ・
ストレージ
デバイス

メモリーカード


キーボード・マウス

KVM・
ディスプレイ
エクステンダ


ディスプレイ

ディスプレイ
アーム

外形寸法図

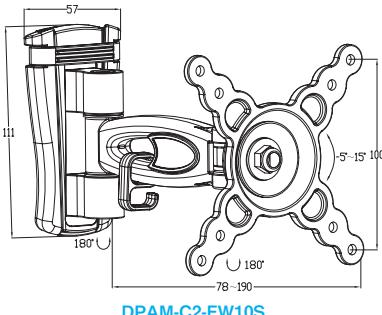

DPAM-C2-FW10S

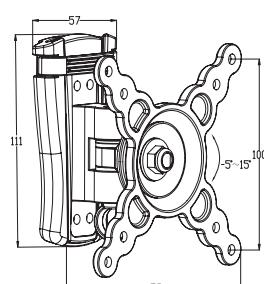

DPAM-C2-FW11S

(単位: mm)

■取付



壁に固定して下さい。



アームを上から差し込んで下さい。

■アルミフレーム取付



レールは縦付けの場合



レールは横付けの場合

※取り付け方法は1660ページをご参考下さい。

■付属品



①	M4×12mm ネジ	4本
②	M4×25mm ネジ	4本
③	M5×12mm ネジ	4本
④	M5×25mm ネジ	4本
⑤	ゴム	4個
⑥	ワッシャー	2個
⑦	壁アンカー	2個
⑧	木ネジ	2本
⑨	六角レンチ	2本
⑩	ボルト	1本
⑪	ボックスレンチ	1本

無料貸出サービス申込書

FAX 0120-077-343

株式会社 ミスミ PCパーツ貸出窓口 行

カタログ中に **無料貸出** AO23 のある商品が対象です。

下記、太枠内に記入後、FAXをお願いいたします。

申込日 年 月 日

*お客様コードのないお客様は、お名刺のコピーを申込書と同時に送付ください。

お客様コードNo.					
-----------	--	--	--	--	--

社名		部課名		
お名前		様	役職	
住所	〒			
TEL (直通)	() -	FAX (直通)	() -	e-mail

*貸出期間は、**2週間**です。ご延長が必要な場合には、ご相談ください（予約状況により延長できない場合があります）。

■ 貸出希望商品

No.	商品名	型番	貸出希望日 ^{*1}
1			
2			
3			
4			
5			
6			

ご検討中の用途（使用予定の用途や確認したい内容などを必ずご記入ください）

*1：貸出状況によりご希望の日程に沿えないことがありますことをあらかじめ了承ください。

■ ミスミ回答欄

1	出荷予定日は _____ 月 _____ 日です。(若干日程がずれることがあります) 貸出期間は _____ 月 _____ 日～ _____ 月 _____ 日までです。	受付番号						
		R	E					
2		回答者						
		回答日 年 月 日						

*回答には、日程調整のため1日～2日を要することがございます。

*回答が2日以上ない場合には、FAX送受信エラーの可能性がありますので、PCパーツ開発セクション・貸出担当までご連絡ください。
(株)ミスミ PCパーツ開発セクション 貸出担当 TEL: 03-5805-7230

*無料貸出サービス申込書は、ホームページ (<http://jp.misumi-ec.com/el/>) の「サービス」からもダウンロードいただけます。




ディスプレイアーム —アルミフレーム取付説明書

適合型番


DPAM-C2-HW10S、DPAM-C2-HW11S

DPAM-C2-VW10S、DPAM-C2-VW11S


DPAM-C2-FW10S、DPAM-C2-FW11S

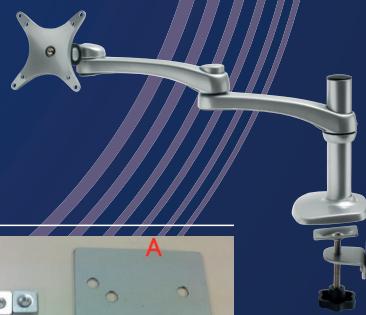

商品と付属品

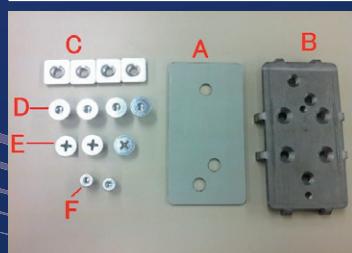

30mm角用プレート

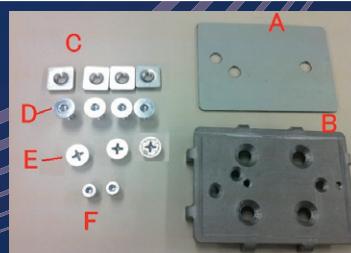

40mm角用プレート

※DPAM-C2-FW10SとDPAM-C2-FW11Sの場合はAを使用しません。

手順

(例 アルミフレームを縦で使用する場合)




① アルミフレームにC
を入れます



② Bを載せます。



③ Dで固定します。

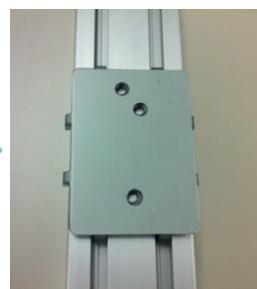

④ Aを載せます。



⑤ アームの壁面プレートを
載せ、Eで固定します。



⑥ アームを取り付けます。



DPAM-C2-FW10SとDPAM-C2-FW11S
はFでアームの壁面プレートを固定します。



水平・垂直

フレキシブル

固定・首振り

スタンド

ラック・
オプション