

固定・首振り

WebならPC・検査関連2000シリーズ以上掲載!

ミスミ

1方向/2方向可動アーム(壁面对応)



ココが
特長

無料
貸出
A023

VESA
75

VESA
100

壁面

2D
CAD

在庫品

CAD

RoHS

ワンタッチ取付可能な 首振りアーム

- スムーズにモニタ角度を調整できる壁面固定アーム。
- 可動範囲と耐荷重で3機種より選択可能。



ご注意

- ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタが保持できない場合があります。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・モニタにより、可動範囲にならない場合があります。




※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認ください。 **1台単位**

型番	可動			耐荷重※ (kg)	重量 (kg)	¥通常単価 1~19台
	左右	上下	回転			
DPAM-JT-A-R	180°	—	360°	9	0.9	15,800
DPAM-JT-B-R	180°	-90~90°	360°	5.5	1.2	19,700
DPAM-JT-18-R	180°	-90~90°	360°	9	1.1	21,900

※耐荷重はつまみを上にした状態での値です。

付属品

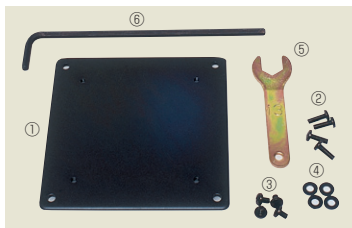


① VESA100mmプレート	1枚
② モニタ固定用ネジ(M4-12)	4本
③ プレート用取付ネジ(M4-6)	4本
④ 平ワッシャー	4枚
⑤ 調整用スパナ	1本
⑥ レンチ(DPAM-JT-18-Rのみ)	1本


※利用するモニタによってネジが利用できない場合があります。モニタのネジ深さはご自身でご確認ください。

外形寸法図


(単位: mm)

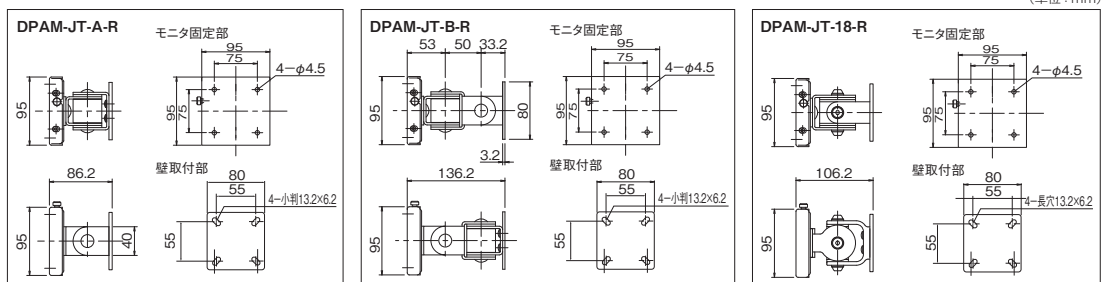


可動イメージ

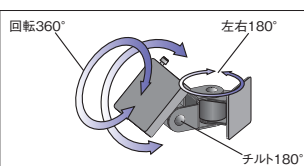

DPAM-JT-A-Rは左右と回転360°可動、DPAM-JT-B-RとDPAM-JT-18-Rは左右、上下、回転360°可動し、見易い方向にモニタを調整できます。

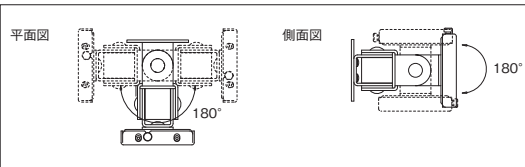

ディスプレイ取付方法

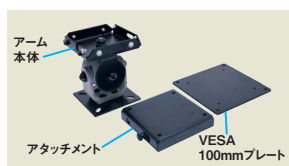

- ①アーム本体を壁に取付けます。
- ②アタッチメントとモニタをネジ止めします。(モニタがVESA100mm対応の時、アタッチメントとモニタの間にVESA100プレートをネジ止めしてください。)
- ③アーム本体にアタッチメントをはめ込みます。

ディスプレイ着脱方法



つまみを引くことにより、簡単にモニタを脱着できます。