

ミスミ

ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応

ココが
特長

低価格!
ディスプレイ用スタンド

- シンプルな1面スタンド
- 上下首振り可能
- PCFP-MVシリーズに使用可能
([1617~1620ページ](#))

無料
貸出
A023VESA
75
在庫品

RoHS

※最新の取り扱い状況はeカタログ/
WOSでご確認ください。

1台単位




型番	¥通常単価
DPAM-ST12-R	1~29台 4,000
DPAM-ST15-R	4,000

仕様

型番	DPAM-ST12-R	DPAM-ST15-R
可動首振り上下	-25~10°	-90~90°
耐荷重	4kg	9kg
重量	1kg	1.2kg
対応サイズ	8~12インチ	15~22インチ


外形寸法図

DPAM-ST12-R

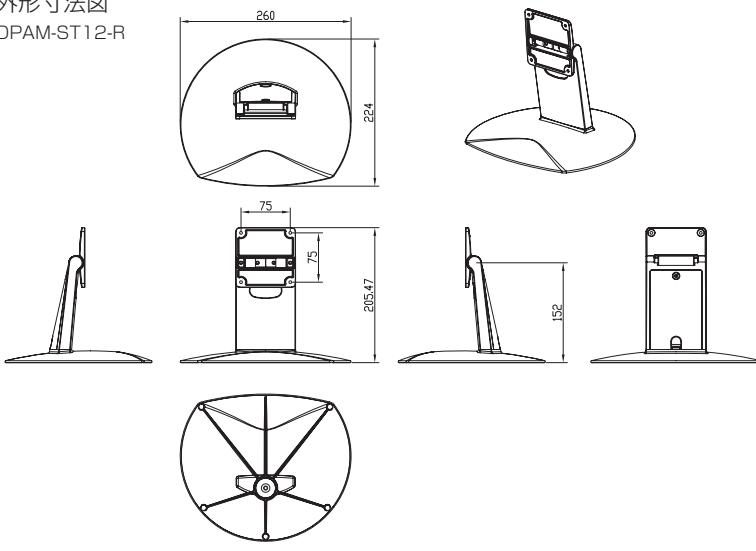

外形寸法図

DPAM-ST15-R

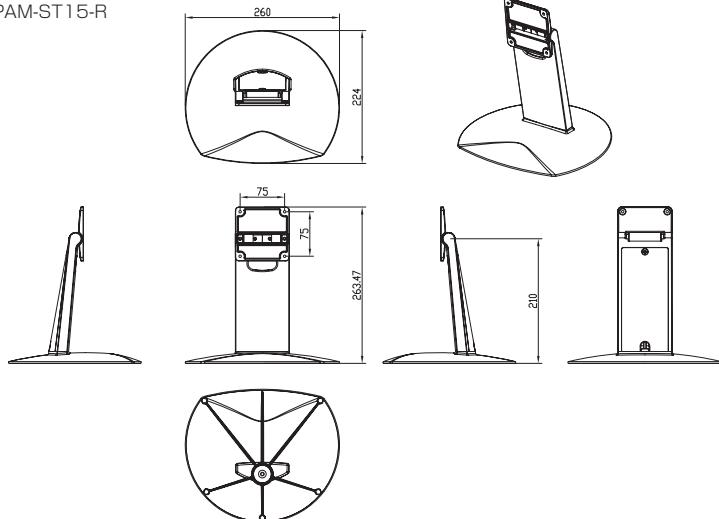

背面図



付属品



台座プレート	1個
ネック部分	1本
ネジ	4個

ディスプレイセット品案内

ディスプレイセット品も販売しております

型番	インチ	掲載ページ
PCM TL-MV8-R	8インチ	1617ページ
PCM TL-MV10-R	10.4インチ	1618ページ
PCM TL-MV12-R	12.1インチ	1619ページ
PCM TL-MV15-R	15インチ	1620ページ

水平・垂直

フレキシブル

固定・首振り

スタンド

ラック・オプション