

# NEM652-Stecker


mit 8 Kabeln

## Material



Isolator	PBT GF 30, UL94V-0
Kontakt	Phosphorbronze

## Elektrische Eigenschaften


Nennspannung	30 VAC
Nennstrom	3 A
Kontaktwiderstand	20 mΩ max.
Isolationswiderstand	5.000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit	500 VAC / 1 Minute
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C

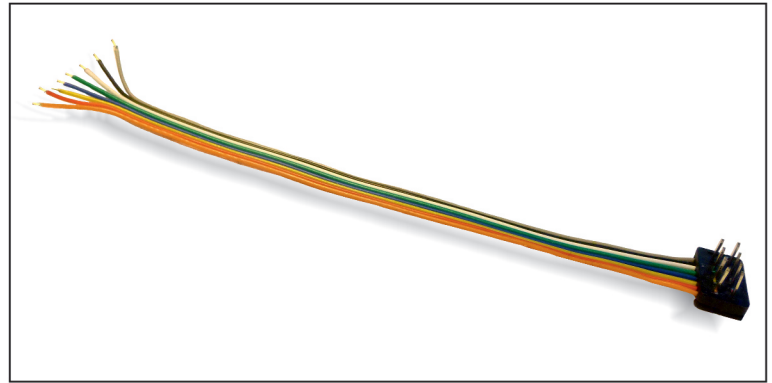

## Ansicht von oben

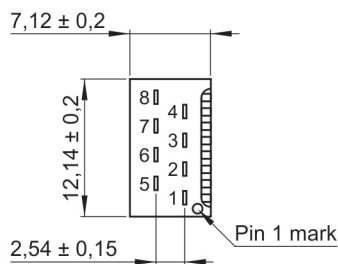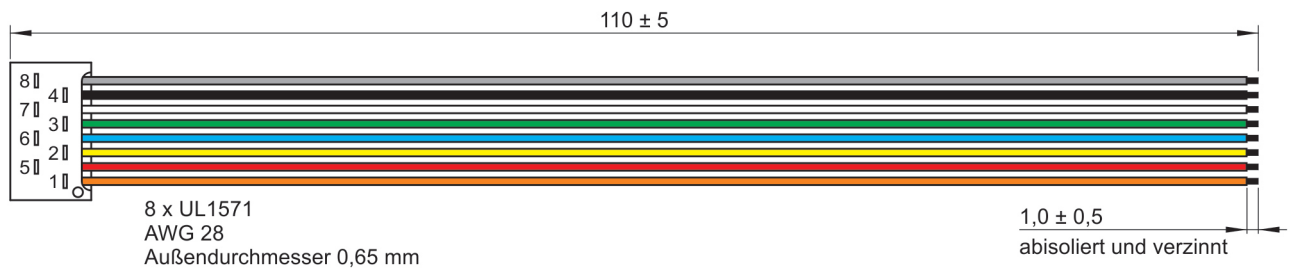

IDC-8P  
zweireihig  
Rastermaß 2,54  
schwarz

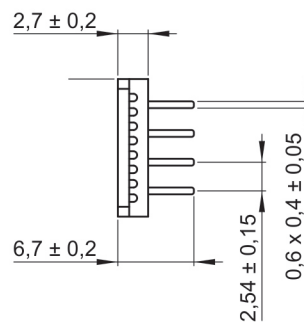

Toleranzen		
linear	X,	± 0,30
	,X	± 0,20
	,XX	± 0,10
	,XXX	± 0,05



Alle Maße in mm

Bestellschlüssel:

**NEM652-Stecker mit 8 Kabeln**

Serie